

AC2450




AS-Interface Modul CompactLine

CompactModule/2x2DI/M12

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2457

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

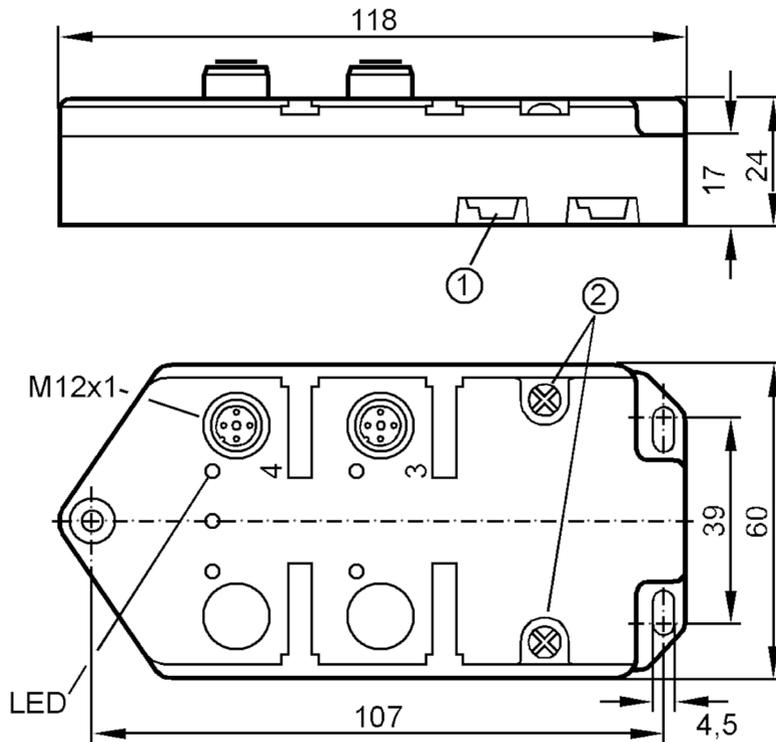

- 1 AS-i Spannungsversorgung
- 2 Erdungsfeder



Einsatzbereich

Applikation

Feldmontage

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 242

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 4
------------------------------	----------------------------------

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	4; (2 x 2)
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge	PNP
Sensorversorgung der Eingänge	AS-i
Spannungsversorgung	[V] 20...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA] 200
Eingangsstrom High	[mA] > 5

AC2450



AS-Interface Modul CompactLine

CompactModule/2x2DI/M12

Eingangsstrom Low	[mA]	< 1,5
Schaltpegel High	[V]	> 10
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge		ja

Ausgänge

Elektrische Ausführung	AS-i
------------------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 50295
-----	----------

AS-i Kennwerte

AS-i Profil	S-0.1				
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	0			
AS-i ID-Code	[hex]	1			
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	Buchse	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	Pin	4	2	4	2

Mechanische Daten

Montageart	AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar
Werkstoffe	PUR

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Funktion	LED, gelb

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: M12; Codierung: A

