


# AC2900



## AS-Interface Modul ProcessLine

ProcessLine 8 SB IP69K

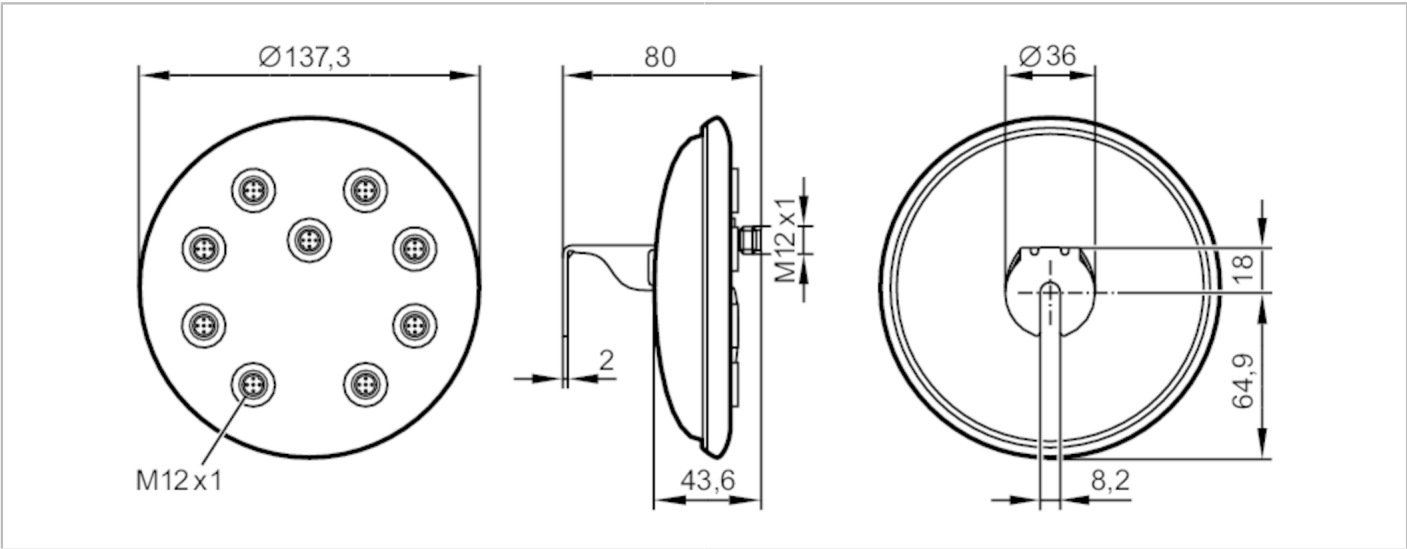

| Einsatzbereich                           |                                                        |                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Applikation                              | Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie |                           |
| Elektrische Daten                        |                                                        |                           |
| Betriebsspannung                         | [V]                                                    | 26,5...31,6 DC            |
| Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz | [A]                                                    | 4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)  |
| Zusätzliche Spannungsversorgung          | [V]                                                    | 20...30 DC; (AUX)         |
| Umgebungsbedingungen                     |                                                        |                           |
| Umgebungstemperatur                      | [°C]                                                   | -5...70                   |
| Lagertemperatur                          | [°C]                                                   | -5...70                   |
| Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit | [%]                                                    | 90; (nicht kondensierend) |
| Max. Höhe über NN                        | [m]                                                    | 2000                      |
| Schutzart                                |                                                        | IP 68; IP 69K             |
| Verschmutzungsgrad                       |                                                        | 2                         |
| Zulassungen / Prüfungen                  |                                                        |                           |
| EMV                                      | EN 62026-2                                             |                           |
|                                          | EN 61000-6-2                                           |                           |
| Mechanische Daten                        |                                                        |                           |
| Gewicht                                  | [g]                                                    | 613,5                     |
| Abmessungen                              | [mm]                                                   | Ø 137,3 / L = 80          |
| Werkstoffe                               | Gehäuse: Edelstahl; O-Ring: EPDM; Verschlusskappen: PP |                           |
| Werkstoff Dichtung                       | EPDM                                                   |                           |
| Elektrischer Anschluss                   |                                                        |                           |
| Modulanschluss                           | M12                                                    |                           |
| Zubehör                                  |                                                        |                           |
| Lieferumfang                             | Verschlusskappe: 8 x M12, E70297                       |                           |
| Zubehör optional                         | Drehmomentschlüssel:, E70390                           |                           |



AS-Interface Modul ProcessLine


ProcessLine 8 SB IP69K

Bemerkungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Dichtung: EPDM; Anzugsdrehmoment: 1,2...1,4 Nm; Max. Leitungslänge: 20 m

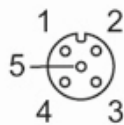

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i+  |
| 2 | 0 V    |
| 3 | AS-i - |
| 4 | +24 V  |
| 5 | FE     |

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Dichtung: EPDM; Anzugsdrehmoment: 1,2...1,4 Nm; Max. Leitungslänge: 2 m

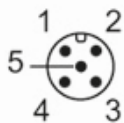

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i+  |
| 2 | 0 V    |
| 3 | AS-i - |
| 4 | +24 V  |
| 5 | FE     |