# AC2000

### **AS-Interface Modul**


ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V



### Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

#### Alternativartikel: AC5200

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

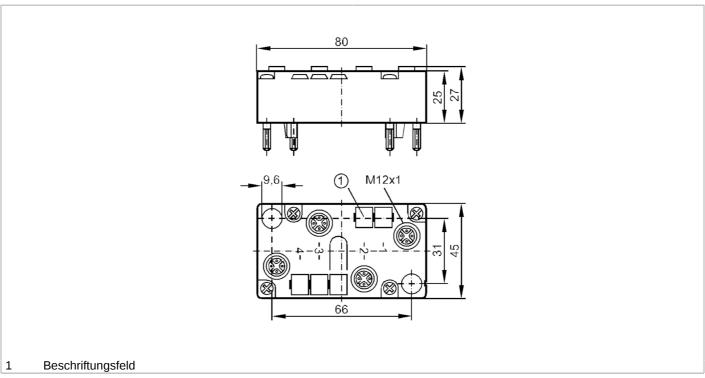





Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,531,6 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2
Zusätzliche Spannungsversorgung	[V]	24 DC
Eingänge		
Spannungsversorgung	[V]	2030
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-4085
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 50295
Mechanische Daten		
Montageart		AS-i Schnittstelle zu FK-Unterteilen
Werkstoffe		PBT
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

# AC2000

### **AS-Interface Modul**





## Elektrischer Anschluss

Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG:

Steckverbindung: M12; Codierung: A



1 AS-i + 3 AS-i -