




AS-Interface Leuchttastermodul

Moduloberteil aktiv,

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2018

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

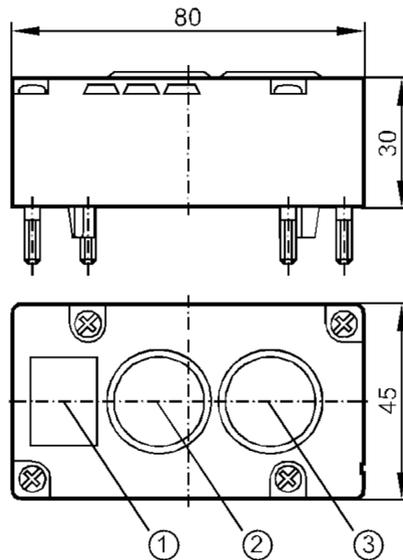

- 1 Beschriftungsfeld
- 2 Taste / LED grün
- 3 Taste / LED rot



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 55

Ausgänge

Elektrische Ausführung	AS-i
------------------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 67

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 50295
-----	----------

AS-i Kennwerte

AS-i Profil	S-3.F				
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	3			
AS-i ID-Code	[hex]	F			
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	Taste	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

AC2010



AS-Interface Leuchttastermodul

Moduloberteil aktiv,

Mechanische Daten	
Montageart	AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen
Werkstoffe	PBT
Bemerkungen	
Bemerkungen	Die Taster (EAO Baureihe 84) bieten Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung. Gehäuse und Taster sind beschriftbar.
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG:	