




## AS-Interface Modul

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC5208

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

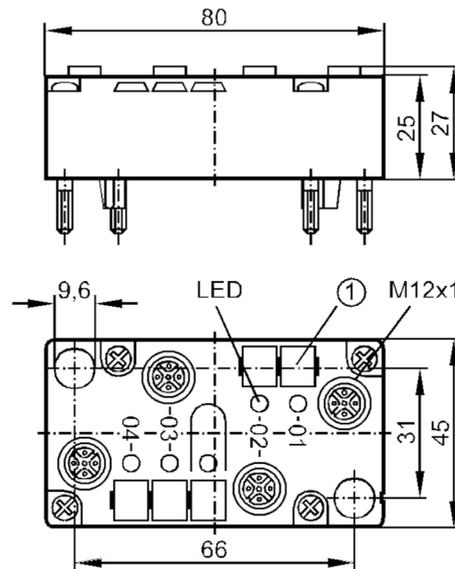

1 Beschriftungsfeld



### Elektrische Daten

|                           |      |                |
|---------------------------|------|----------------|
| Betriebsspannung          | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| Stromaufnahme             | [mA] | < 35           |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A]  | 2              |
| Watchdog integriert       |      | nein           |

### Ein-/Ausgänge

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
|------------------------------|----------------------------------|

### Ausgänge

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Elektrische Ausführung        | AS-i  |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 4   |
| Beschaltung                   | PNP   |
| Spannungsbereich DC           | [V] 24; (nach PELV; über M12-Steckverbindung) |
| Strombelastbarkeit je Ausgang | [mA] 1000; (DC-12)                            |
| Kurzschlussfest               | ja  |
| Galvanisch entkoppelt         | ja  |

### Umgebungsbedingungen

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur | [°C] -25...85 |
|---------------------|---------------|



## AS-Interface Modul

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

|           |       |
|-----------|-------|
| Schutzart | IP 67 |
|-----------|-------|

### Zulassungen / Prüfungen

|     |          |
|-----|----------|
| EMV | EN 50295 |
|-----|----------|

### AS-i Kennwerte

|                              |          |     |     |     |     |
|------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| AS-i Profil                  | S-8.0    |     |     |     |     |
| AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 8        |     |     |     |     |
| AS-i ID-Code [hex]           | 0        |     |     |     |     |
| AS-i Zertifikat              | 04301    |     |     |     |     |
| Belegung der Datenbits       | Datenbit | D0  | D1  | D2  | D3  |
|                              | Buchse   | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 |
|                              | Pin      | 4   | 4   | 4   | 4   |

### Mechanische Daten

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Montageart | AS-i Schnittstelle zu FK-Unterteilen |
| Werkstoffe | PBT                                  |

### Anzeigen / Bedienelemente

|         |          |           |
|---------|----------|-----------|
| Anzeige | Betrieb  | LED, grün |
|         | Funktion | LED, gelb |

### Bemerkungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

### Elektrischer Anschluss

Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG:

Steckverbindung: M12; Codierung: A

Steckverbindung: M12; Codierung: A



|   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Externe Spannung + |
| 3 | Externe Spannung - |