




AS-Interface Leuchttastermodul

c2S-Module 2BI 2LO

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2396

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

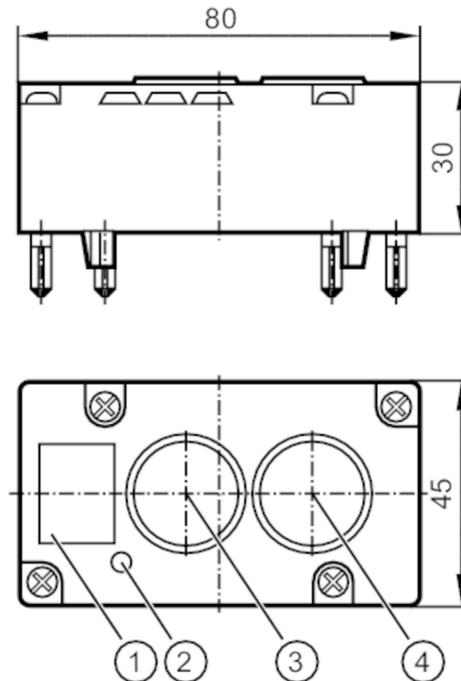

- 1 Beschriftungsfeld
- 2 LED
- 3 Taste 2 / LED 2
- 4 Taste 1 / LED 1



Einsatzbereich	
Ausführung	Farbkappen konfektionierbar
Applikation	Feldmontage
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	55
Eingänge	
Sensorversorgung der Eingänge	AS-i
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Lagertemperatur [°C]	-40...85
Schutzart	IP 67
Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 50295



AS-Interface Leuchttastermodul

c2S-Module 2BI 2LO

AS-i Kennwerte					
AS-i Version	2.1				
Erweiterter Adressiermodus	ja				
AS-i Master Profil	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-B.A.E				
AS-i E/A-Konfiguration [hex]	B				
AS-i ID-Code [hex]	A.E				
AS-i Zertifikat	49201				
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	Taste	-	-	1	2
Mechanische Daten					
Gewicht [g]	104				
Montageart	AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen				
Werkstoffe	PBT				
Anzeigen / Bedienelemente					
Anzeige	Betrieb	LED, grün			
	Fehler	LED, rot			
	Taster	2 x LED, weiß			
Zubehör					
Lieferumfang	Druckhaubenträger: 2				
	Farbkappen: 2, rot				
	2, grün				
	2, gelb				
	2, blau				
	2, weiß				
Bemerkungen					
Bemerkungen	Die Taster (EAO Baureihe 84) bieten Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung. Gehäuse und Taster sind beschriftbar.				
Verpackungseinheit	1 Stück				
Elektrischer Anschluss					
Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG:					