




AS-Interface Schaltschrankmodul

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2257
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

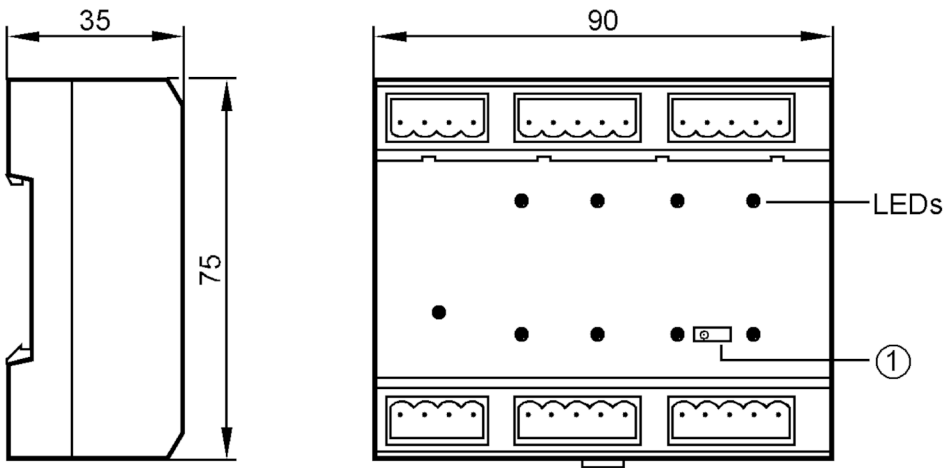

1 Adressierbuchse



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 235
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Watchdog integriert		ja
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		4; (bidirektional)
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		PNP
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i
Spannungsversorgung	[V]	20...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA]	200
Eingangsstrom High	[mA]	> 5
Eingangsstrom Low	[mA]	< 1,5
Schaltpegel High	[V]	> 10



AS-Interface Schaltschrankmodul

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge	ja
--	----

Ausgänge

Elektrische Ausführung	AS-i
Anzahl der digitalen Ausgänge	4
Beschaltung	PNP
Spannungsbereich DC [V]	10...30; (nach PELV)
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	1000
Kurzschlussfest	ja
Galvanisch entkoppelt	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 20

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 50295
-----	----------

AS-i Kennwerte

AS-i Profil	S-7.0
AS-i E/A-Konfiguration [hex]	7
AS-i ID-Code [hex]	0
AS-i Zertifikat	05001

Mechanische Daten

Montageart	Tragschienenmontage
Werkstoffe	PA; PVC

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	LED, gelb
	Betrieb	LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Anschluss

