




AS-Interface Schaltschrankmodul

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2257

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

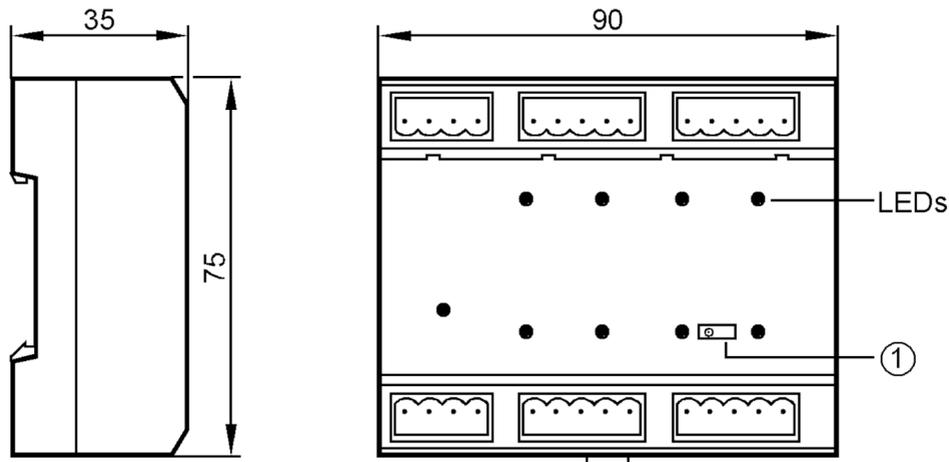

1 Adressierbuchse



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 235
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	6
Watchdog integriert		ja

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
------------------------------	--

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	4; (bidirektional)
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge	PNP
Sensorversorgung der Eingänge	AS-i
Spannungsversorgung	[V] 20...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA] 200
Eingangsstrom High	[mA] > 5
Eingangsstrom Low	[mA] < 1,5
Schaltpegel High	[V] > 10



AS-Interface Schaltschrankmodul

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge	ja
--	----

Ausgänge

Elektrische Ausführung	AS-i
Anzahl der digitalen Ausgänge	4
Beschaltung	PNP
Spannungsbereich DC [V]	10...30; (nach PELV)
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	2000
Kurzschlussfest	ja
Galvanisch entkoppelt	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 20

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 50295
-----	----------

AS-i Kennwerte

AS-i Profil	S-7.0
AS-i E/A-Konfiguration [hex]	7
AS-i ID-Code [hex]	0
AS-i Zertifikat	05001

Mechanische Daten

Montageart	Tragschienenmontage
Werkstoffe	PA; PVC

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	LED, gelb
	Betrieb	LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Anschluss

