


AC2310



AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

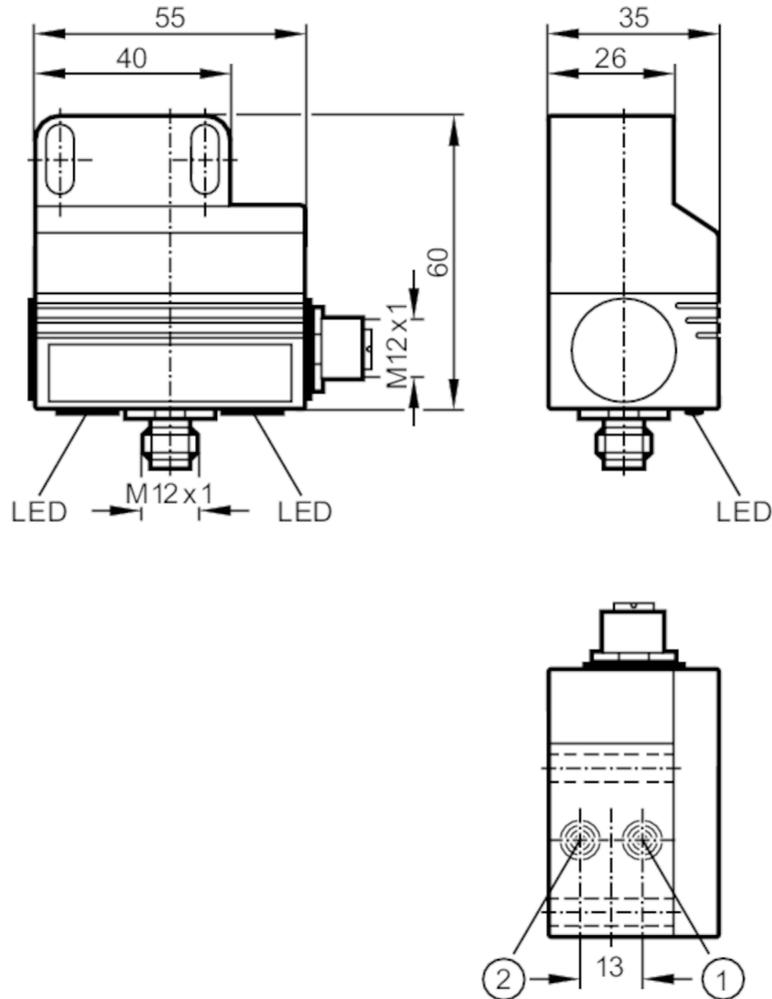

- 1 Sensor 1
- 2 Sensor 2



Produktmerkmale

| | | |
|------------------------|------|--------------|
| Elektrische Ausführung | | AS-i |
| Schaltabstand | [mm] | 4 |
| Abmessungen | [mm] | 55 x 60 x 35 |

Elektrische Daten

| | | |
|------------------|------|--|
| Betriebsspannung | [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
| Stromaufnahme | [mA] | < 160 |

Ausgänge

| | | |
|---|------|------|
| Elektrische Ausführung | | AS-i |
| Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC | [mA] | 100 |
| Kurzschlussfest | | ja |

Erfassungsbereich

 
| | | |
|---------------|------|---|
| Schaltabstand | [mm] | 4 |
|---------------|------|---|

AC2310



AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

| Umgebungsbedingungen | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -20...70 |
| Schutzart | | IP 67 |
| Zulassungen / Prüfungen | | |
| EMV | | EN 50295 EN 61000-6-2 |
| MTTF | [Jahre] | 394 |
| AS-i Kennwerte | | |
| AS-i Version | | 2.1 |
| Erweiterter Adressiermodus | | nein |
| AS-i E/A-Konfiguration | [hex] | 7 |
| AS-i ID-Code | [hex] | F.F |
| AS-i Zertifikat | | 75003 |
| Mechanische Daten | | |
| Gewicht | [g] | 179,5 |
| Einbauart | | nicht bündig einbaubar |
| Abmessungen | [mm] | 55 x 60 x 35 |
| Werkstoffe | | PBT; PC |
| Anzeigen / Bedienelemente | | |
| Anzeige | Betrieb | 1 x LED, grün |
| | Funktion | 1 x LED, gelb |
| | Fehler | LED, rot |
| Zubehör | | |
| Lieferumfang | | Befestigungsdruckscheibe |
| | | Innensechskantschrauben: 2 x M5 x 35 |
| | | Unterlegscheiben: 2 |
| Bemerkungen | | |
| Verpackungseinheit | | 1 Stück |
| Elektrischer Anschluss | | |
| Elektrischer Anschluss - Buchse | | |
| Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: 1.4305 (Edelstahl / 303) | | |
|  | | |
| Ausgänge | | |
| 3 | Externe Spannung - | |
| 4 | Schaltausgang 1 + | |

AC2310



AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe


DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: 1.4305 (Edelstahl / 303)



Anschluss

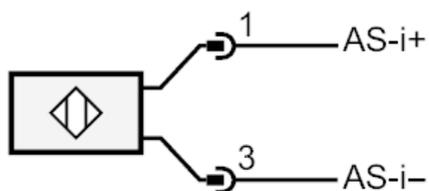

Elektrischer Anschluss

| | |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |