


AC5031



Unterteil für AS-Interface Module

EMS-BASE RC ST SET

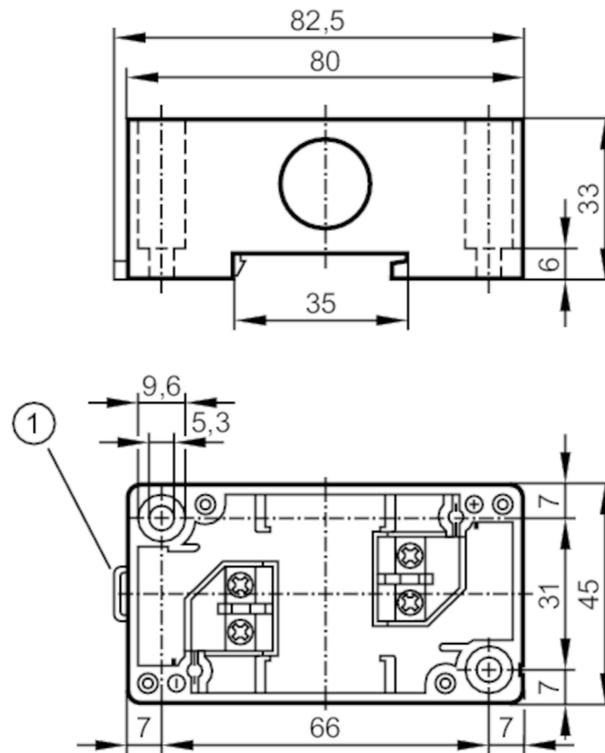

1 Sperrriegel

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC

Ausgänge

Elektrische Ausführung AS-i
 Kontaktbelastbarkeit < 4 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85
 Schutzart IP 65

Mechanische Daten

Gewicht [g] 115,2
 Montageart Tragschienen- und Rückwandmontage
 Werkstoffe PBT

Zubehör

Lieferumfang
 Flachkabeldichtungen: 2, NBR
 Kabelverschraubungen: 3
 Verschlusskappen: 3
 Sechskantmutter: 4
 Zubehör optional
 Deckel:, für AS-i Modul, AC3000
 Schraubklemmeneinsatz:, AC5007

Bemerkungen

Bemerkungen bis zu 4 Kabelabgänge M20 für beliebige T- und Kreuzabzweige
 Verpackungseinheit 1 Stück

AC5031



Unterteil für AS-Interface Module

EMS-BASE RC ST SET

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...2,5 mm²