



AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4SB IP67



Einsatzbereich		
Applikation		Feldmontage
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Zusätzliche Spannungsversorgung	[V]	15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" gemäß cULus)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[Jahre]	10284
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	152,5
Montageart		AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar
Abmessungen	[mm]	103 x 45 x 44,7
Werkstoffe		PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinkt
Elektrischer Anschluss		
Modulanschluss		Flachkabel



AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4SB IP67

Zubehör

Lieferumfang	Unterteil
Zubehör optional	Verschlusskappe: M12, E73004


Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich

Steckverbindung: M12; Codierung: A

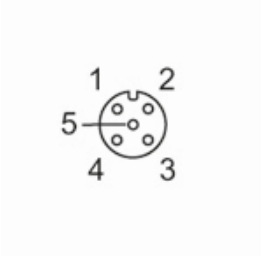

1	AS-i +
2	Externe Spannung -
3	AS-i -
4	Externe Spannung +