




Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

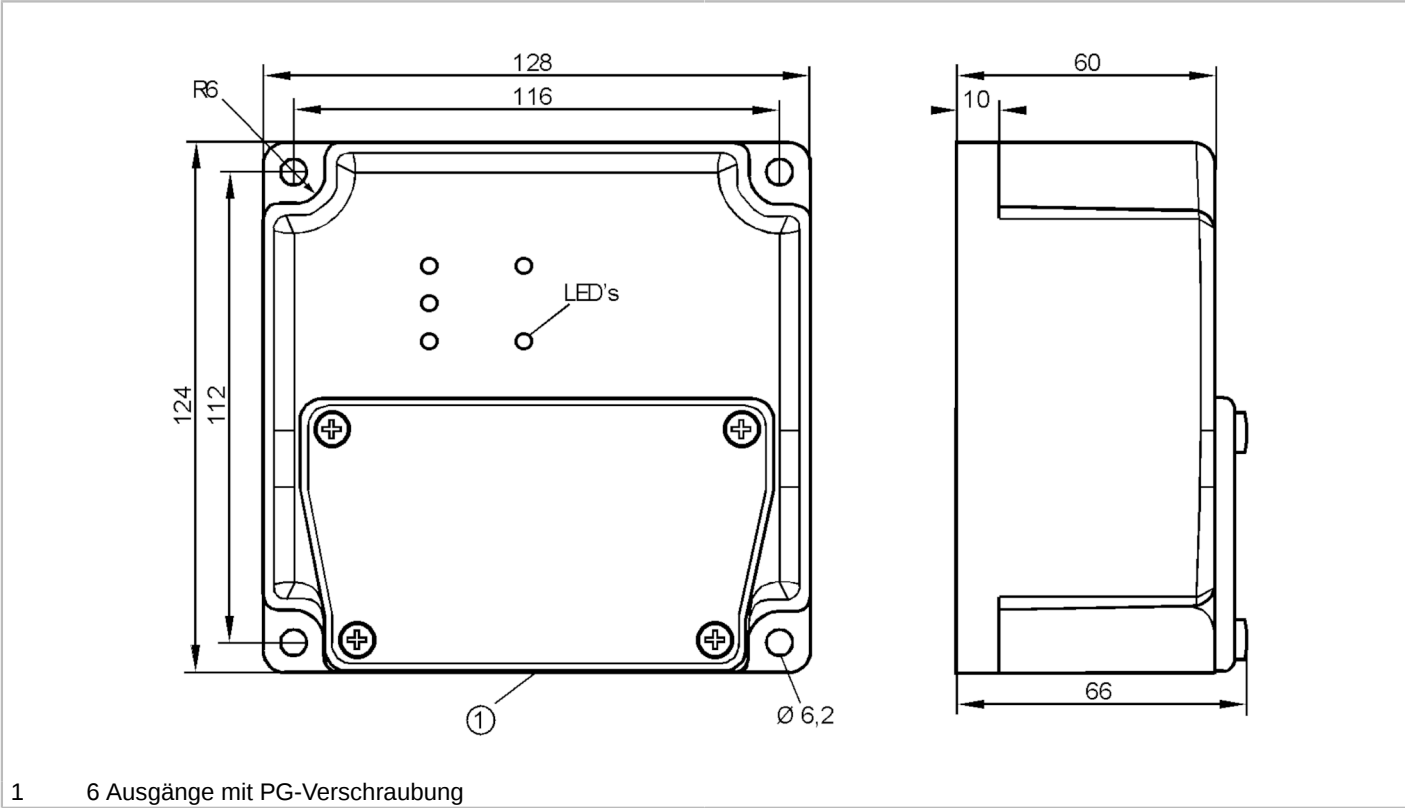

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 240
Verpolungsschutz		ja
Watchdog integriert		ja
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 4
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		4
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i / AUX
Spannungsversorgung	[V]	20...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA]	200
Eingangsstrom High	[mA]	> 5
Eingangsstrom Low	[mA]	< 1,5
Schaltpegel High	[V]	> 10
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge		ja



AS-Interface Modul

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Beschaltung		PNP
Kurzschlussfest		ja
Galvanisch entkoppelt		ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 68
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i Kennwerte		
AS-i Profil		S-0.0
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	0
AS-i ID-Code	[hex]	0
Mechanische Daten		
Werkstoffe		PA
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	LED, gelb
	Betrieb	LED, grün
Zubehör		
Zubehör optional		PG-Verschraubung: 2 x PG9
		PG-Verschraubung: 4 x PG7
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück