




AS-Interface Modul

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

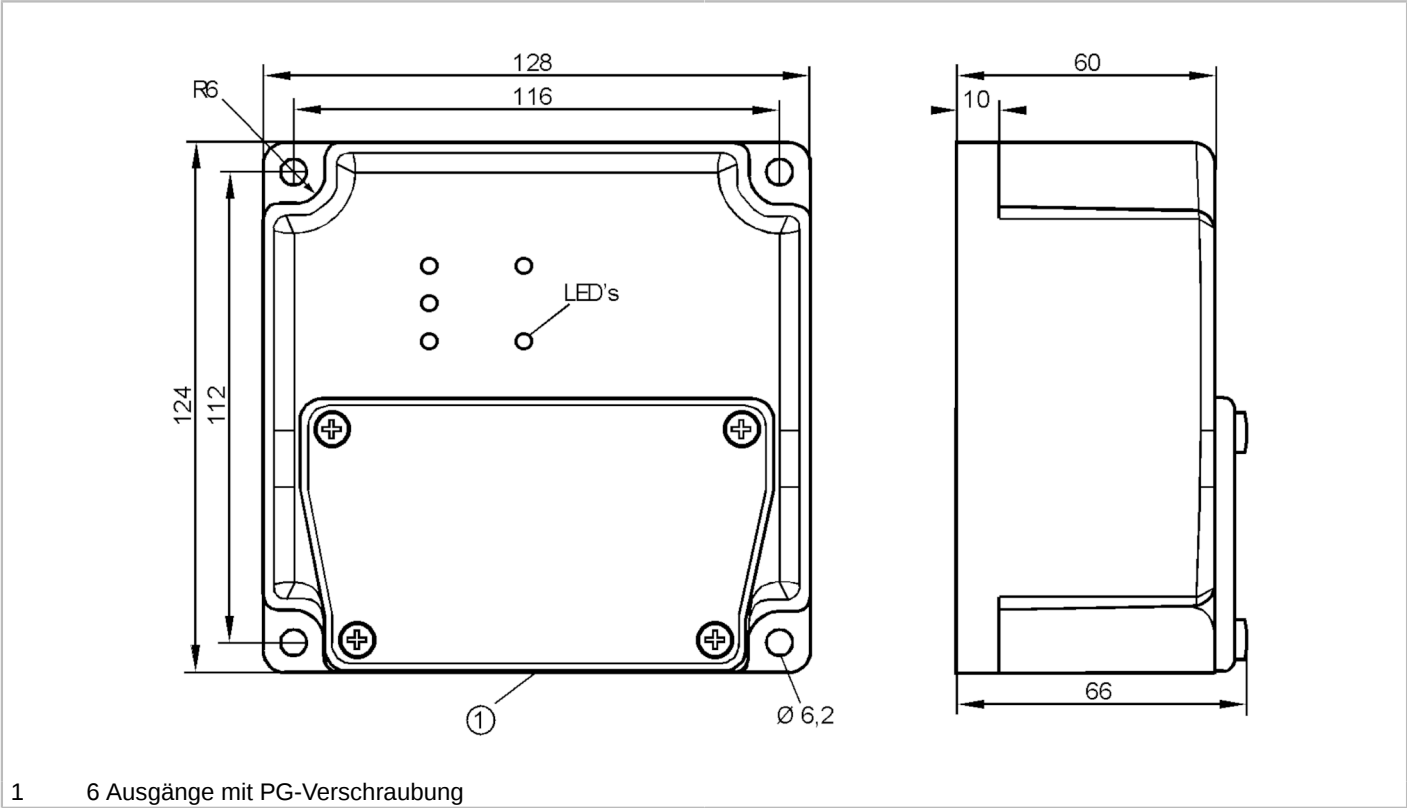

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 140
Verpolungsschutz		ja
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Watchdog integriert		ja
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2	
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		2
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i / AUX
Spannungsversorgung	[V]	20...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA]	100
Eingangsstrom High	[mA]	> 5
Eingangsstrom Low	[mA]	< 1,5
Schaltpegel High	[V]	> 10
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge		ja



AS-Interface Modul

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Ausgänge		
Elektrische Ausführung	AS-i	
Anzahl der digitalen Ausgänge	2	
Beschaltung	PNP	
Spannungsbereich DC [V]	nach PELV	
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	2000	
Kurzschlussfest	ja	
Galvanisch entkoppelt	ja	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80	
Schutzart	IP 68	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i Kennwerte		
AS-i Profil	S-0.0	
AS-i E/A-Konfiguration [hex]	0	
AS-i ID-Code [hex]	0	
Mechanische Daten		
Werkstoffe	PA	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	LED, gelb
	Betrieb	LED, grün
Zubehör		
Zubehör optional	PG-Verschraubung: 2 x PG9	
	PG-Verschraubung: 4 x PG7	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	