

DN0501




Schaltverstärker

N605/230VAC/0,8A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: DN1020

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

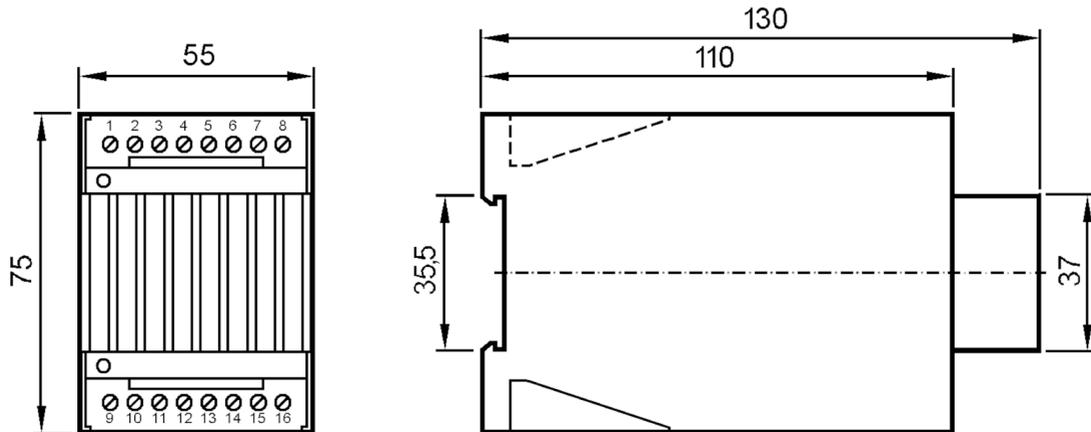

Elektrische Daten

Nennfrequenz AC	[Hz]	47...63
Ausgangsspannung	[V]	geregelt
Ausgangsspannungstoleranz	[%]	5
Max. Ausgangsstrom bei min. Ausgangsspannung	[A]	0,8
Anzahl Ausgangsstromkreise		1

Ausgänge

Kurzschlusschutz	ja
Überlastfest	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	0...50
Schutzart		IP 40

Mechanische Daten

Werkstoffe	Kunststoff
------------	------------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Ausgangsspannung	2 x LED, grün
---------	------------------	---------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

DN0501



Schaltverstärker

N605/230VAC/0,8A

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...4 mm²

Anschluss

