


Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: DN4013

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

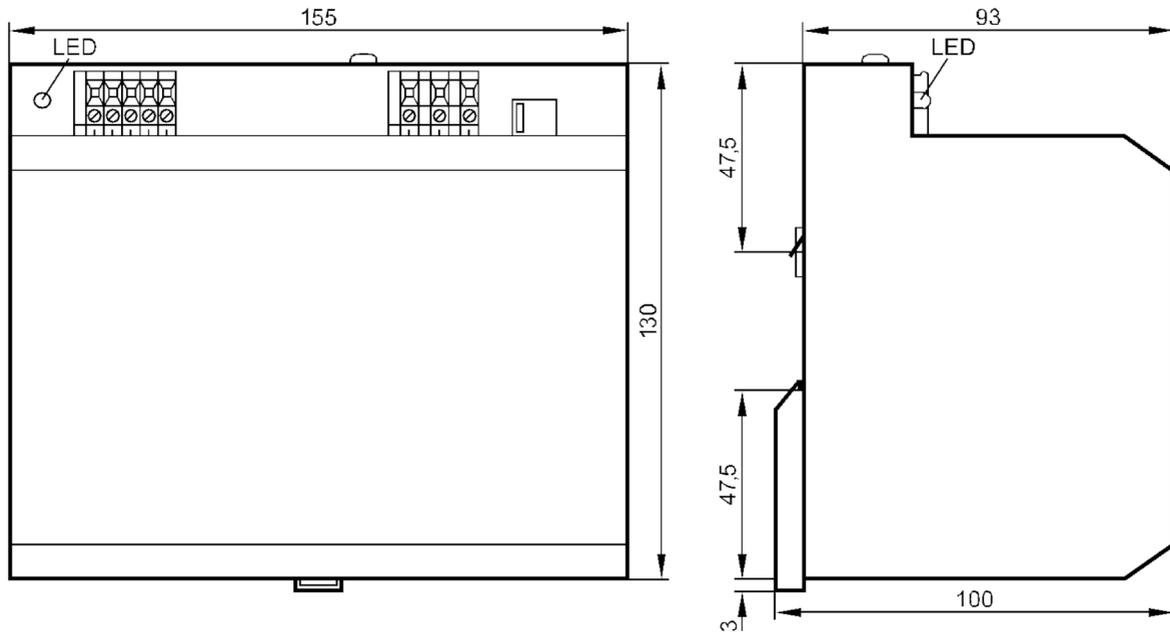

Elektrische Daten

Nennspannung AC	[V]	< 230
Nennfrequenz AC	[Hz]	47...63
Eingangsspannungsbereich AC	[V]	88...132 / 187...264
Schutzklasse		I
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	35
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	35
Ausgangsspannungstoleranz	[%]	2
Max. Ausgangsstrom bei min. Ausgangsspannung	[A]	10
Anzahl Ausgangsstromkreise		1
Max. Restwelligkeit	[%]	1
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)

Ausgänge

Kurzschlusschutz	ja
Überlastfest	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Schutzart		IP 20

DN2003



Schaltnetzteil 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Mechanische Daten		
Werkstoffe	Aluminium	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Anschlussklemmen: ...2.5 mm ²		
Anschluss		

