




Schaltnetzteil 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: DN1020

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

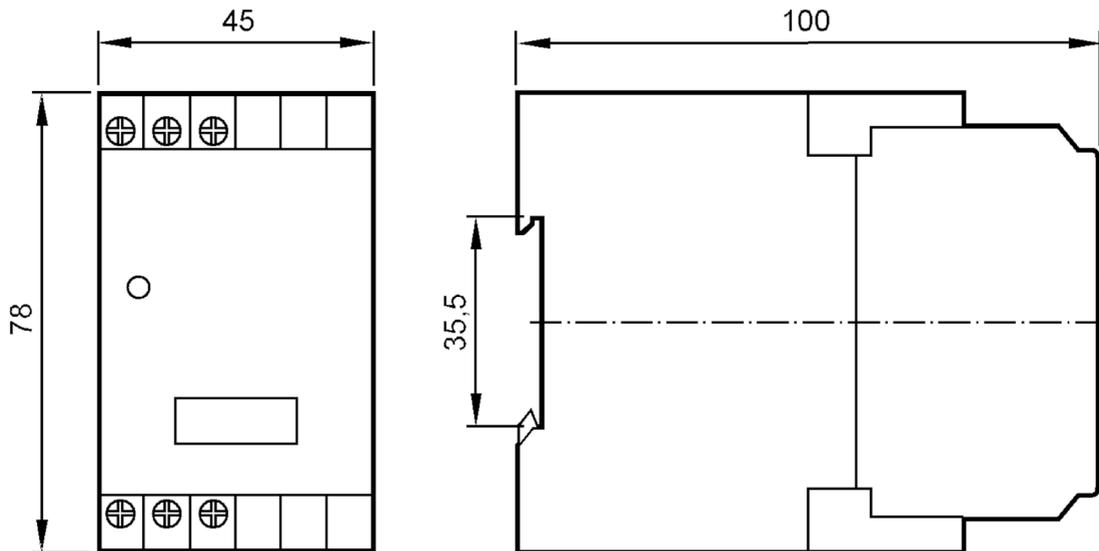

Elektrische Daten

Nennspannung AC	[V]	< 230
Nennfrequenz AC	[Hz]	47...63
Eingangsspannung DC	[V]	105...370
Eingangsspannungsbereich AC	[V]	90...260
Schutzklasse		I
Ausgangsspannungstoleranz	[%]	3
Max. Ausgangsstrom bei min. Ausgangsspannung	[A]	1
Anzahl Ausgangsstromkreise		1
Max. Restwelligkeit	[%]	1,25

Ausgänge

Kurzschlusschutz		ja
Überlastfest		ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	0...55
Schutzart		IP 20

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

DN2010



Schaltnetzteil 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Mechanische Daten		
Montageart	Tragschiene; (TH35 (EN 60715))	
Werkstoffe	Kunststoff	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Ausgangsspannung	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Doppelkammerkastenklammern: 2 x ...2,5 mm ²		
Anschluss		

