




## Multifunktionales Zeitrelais

T700/230VAC

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: DL0201

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

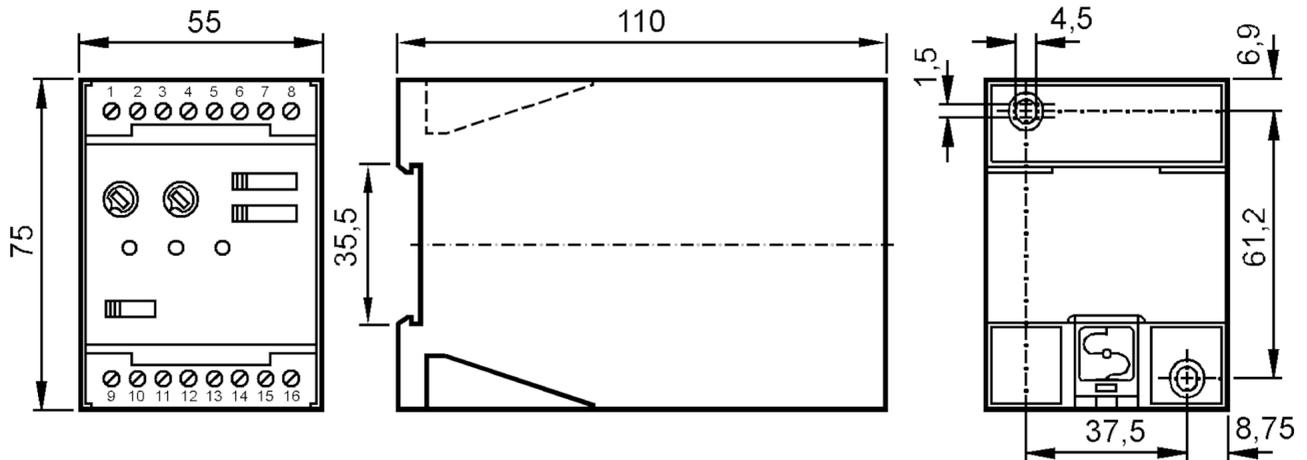

### Produktmerkmale

Gehäuse Klemmschienegehäuse

### Einsatzbereich

Applikation Stromversorgung und Signalauswertung mit nachgeschalteten Zeitfunktionen

### Elektrische Daten

Nennspannung AC	[V]	< 230
Nennspannung DC	[V]	24
Nennspannungstoleranz	[%]	10
Nennspannungstoleranz 2	[%]	10
Nennfrequenz AC	[Hz]	50...60
Hilfsenergie für Sensorik DC	[V]	24; ( $\pm 5\%$ , $\leq 40\text{ mA}$ )

### Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der Relais-Ausgänge: 1

### Ausgänge

Anzahl der Relais-Ausgänge 1  
 Kontaktbelastbarkeit 8 A / 1250 VA / 250 V AC

### Genauigkeit / Abweichungen

Reproduzierbarkeit [% von Sr] < 3

# DT0001



## Multifunktionales Zeitrelais

T700/230VAC

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...55
Schutzart		IP 40
Schutzart Klemmen		IP 20
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	444,4
Gehäuse		Klemmschienenengehäuse
Werkstoffe		Kunststoff
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	LED, grün
	Betrieb	1 x LED, grün
Elektrischer Anschluss		
Anschlussklemmen: ...4 mm <sup>2</sup>		
Anschluss		

