


# E3M124



## Verbindungskabel

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED

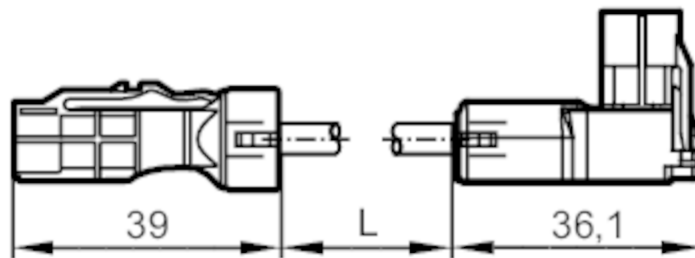

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Schleppketteneignung

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 25 AC / < 60 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...105

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 90,7

Schleppketteneignung ja

Schleppketteneignung Biegeradius bei fester Verlegung  $\geq 40$  mm

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, TPU, schwarz