


E3M131



Anschlusskabel mit Buchse

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

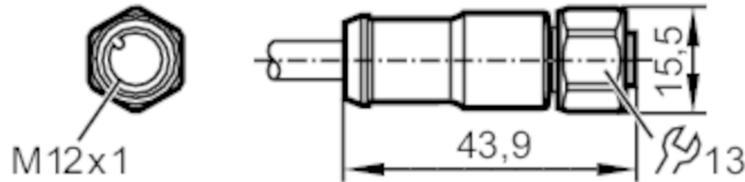

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 25 AC / < 60 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...85

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Gewicht [g] 134,6

Abmessungen [mm] 15,5 x 15,5 x 43,9

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss

Schleppketteneignung ja

Schleppketteneignung Biegeradius bei fester Verlegung ≥ 30 mm

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, schwarz, \varnothing 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet

E3M131



Anschlusskabel mit Buchse

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

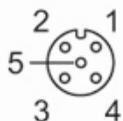

Anschluss

