


# E3M153



## Verbindungskabel

CONNECTION CABLE M12 16M

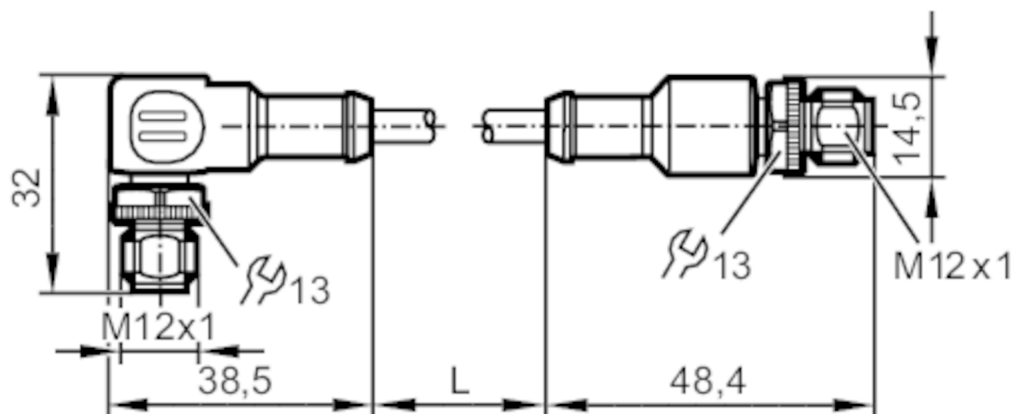

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung

Ausführung

für 3D-Smart-Sensor Mobile mit analogem Videoausgang PAL

### Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Schutzklasse

III

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...80

Schutzart

IP 67; IP 69K

### Mechanische Daten

Gewicht

[g]

806,2

Werkstoffe

Gehäuse: PUR; Dichtung: FKM; Kontaktstifte: CuSn6 vernickelt und verzinkt

Werkstoff Überwurfmutter

1.4305 (Edelstahl / 303)

Schleppketteneignung

ja

Schleppketteneignung

Biegeradius bei fester Verlegung

≥ 60 mm

### Bemerkungen

Verpackungseinheit


1 Stück

## Verbindungskabel

CONNECTION CABLE M12 16M

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)

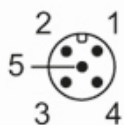

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 16 m, schwarz, Ø 6 mm, abgeschirmt; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

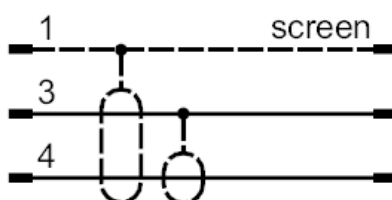

- |    |                   |
|----|-------------------|
| 1: | Schirm            |
| 2: | nicht belegt      |
| 3: | Koax-Schirm       |
| 4: | Koax-Leitungskern |
| 5: | nicht belegt      |

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)

