


E3R100



Verbindungskabel

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M

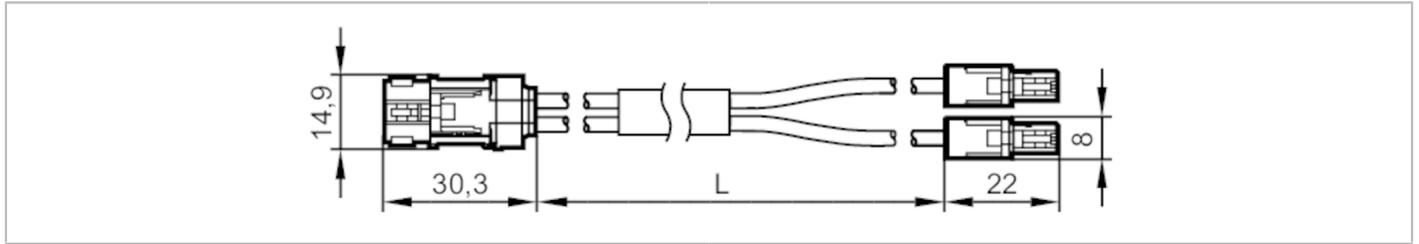

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Dämpfung	[dB/m]	1,6
Innenwiderstand (Ri)	[Ω]	50; (± 3 %)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-10...60
Schutzart		IP 54

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	91,62
Minimaler Biegeradius	[mm]	16,5; (einfach; 15 x 3,3 mm min. 10 x Kabeldurchmesser)
Werkstoffe		Gehäuse: : PBT-GF20

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss - 2D/3D-Kamera

Steckverbindung: 1 x HFM-Dual, gerade

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, schwarz, Ø 3,3 mm

Elektrischer Anschluss - Video Processing Unit

Steckverbindung: 2 x HFM-Single, gerade