

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040SCS0005F03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 43
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, antihafbeschichtet

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E10419



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040SCS0005F03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, antihafbeschichtet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss

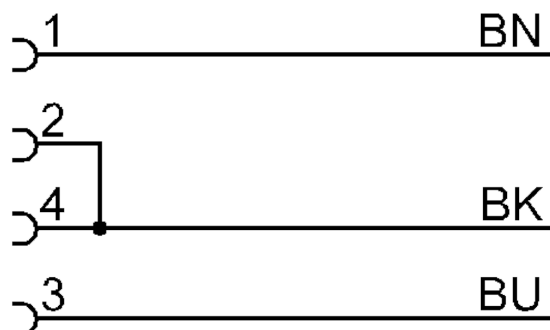

BN =

BK =

BU =

Adernfarben :

braun

schwarz

blau