


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS0002A04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC007

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

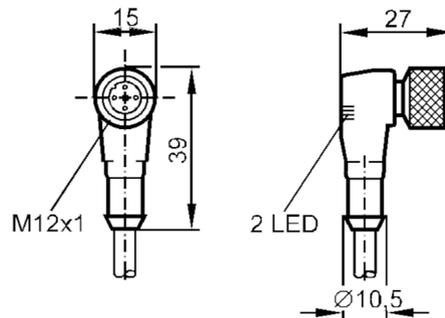

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
-------------	------	--------------

Werkstoffe	TPU transparent
------------	-----------------

Werkstoff Griffkörper	TPU, transparent
-----------------------	------------------

Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
--------------------------	---------------------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E10422



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS0002A04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, vernickelt;
Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss

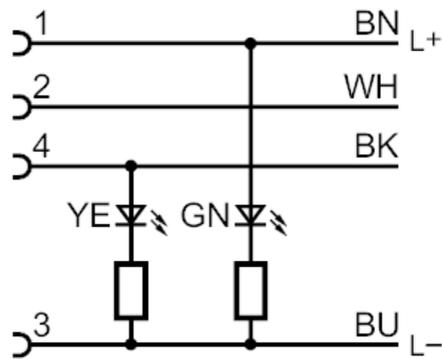

	Adernfarben :
BN =	braun
BK =	schwarz
BU =	blau
WH =	weiß