

## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0005G04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Besondere Eigenschaft

Abgeschirmte Leitung

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung

[V]

&lt; 50 AC / &lt; 60 DC

Schutzklasse

III

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...70

Schutzart

IP 67

**Mechanische Daten**

Abmessungen

[mm]

15 x 15 x 43

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

**Bemerkungen**

Verpackungseinheit

1 Stück

# E10432



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0005G04

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm, abgeschirmt; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm;  
Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt



### Anschluss

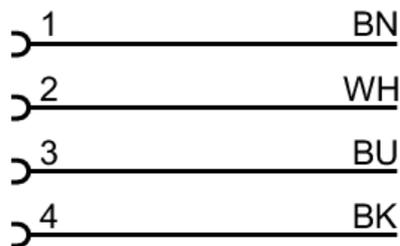

Adernfarben :  
BN = braun  
BK = schwarz  
BU = blau  
WH = weiß