


Konfektionierbare Buchse

SDOGM120MSSFKPG

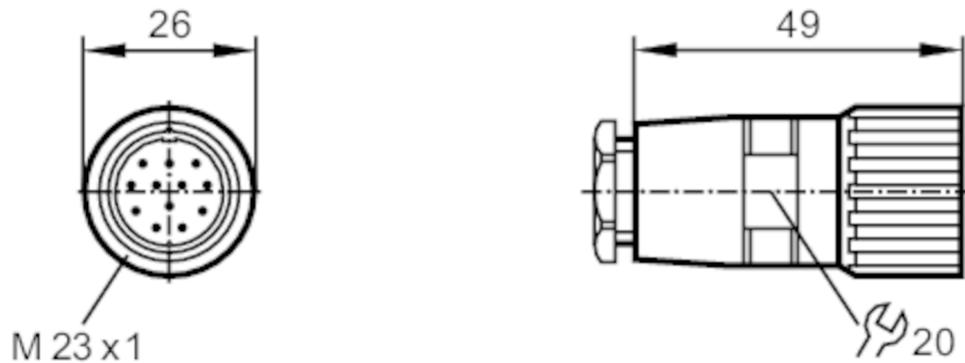

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	7,5

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 65

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	77
Abmessungen	[mm]	26 x 26 x 49
Werkstoffe		Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Messing, vernickelt
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Lötanschluss: ...1 mm²; Leitungsmantel: Ø 10...14 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing, vernickelt; Arretierung: Messing, vernickelt

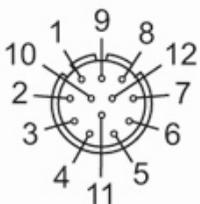

E10448



Konfektionierbare Buchse

SDOGM120MSSFKPG

Anschluss

