



Verbindungskabel

VDOGH042MSS01,5A04STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Werkstoffe	TPU
------------	-----

Werkstoff Griffkörper	TPU
-----------------------	-----

Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
--------------------------	---------------------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



E10460




Verbindungskabel

VDOGH042MSS01,5A04STGH040MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

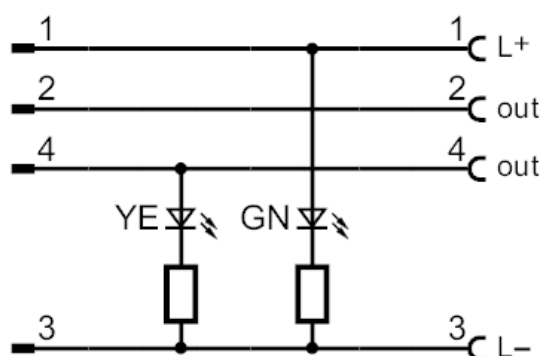

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

