




Verbindungskabel

VDOGH040MSS00,3A04STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC010
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

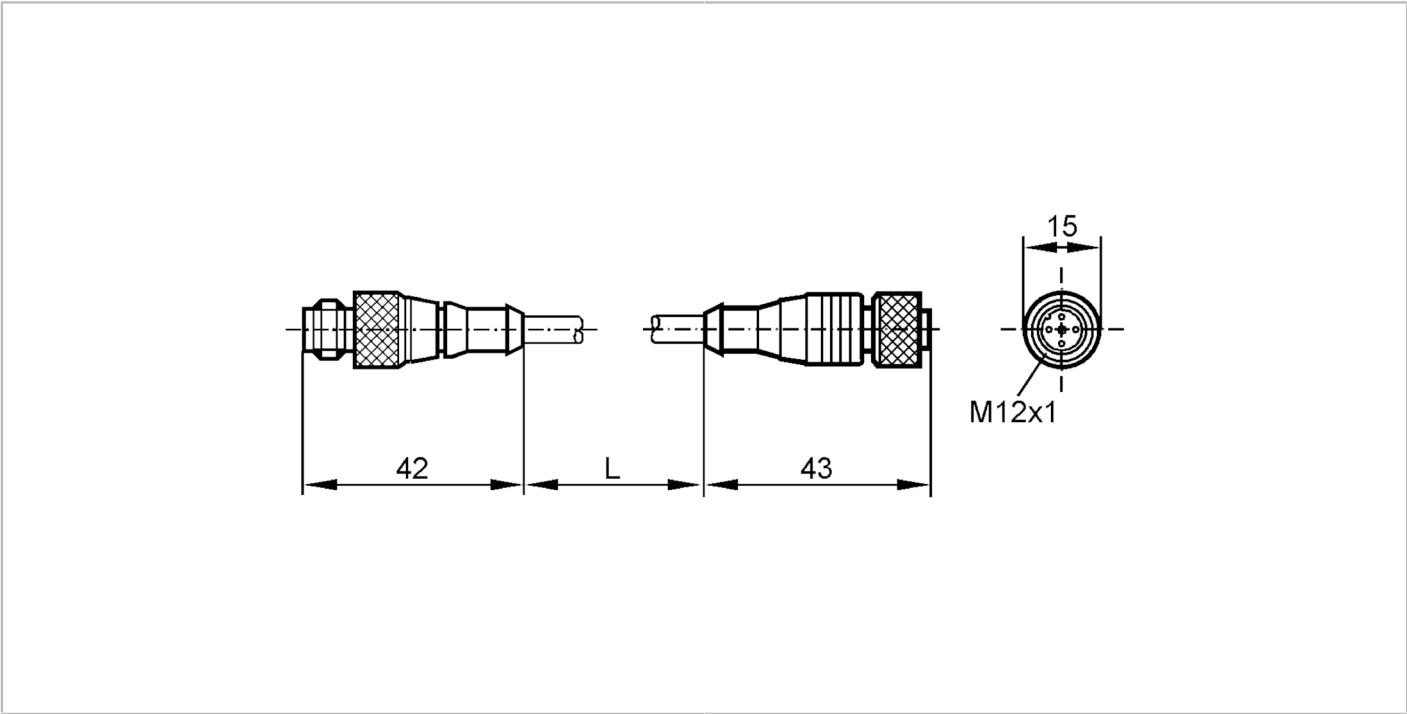

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten


Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 42
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

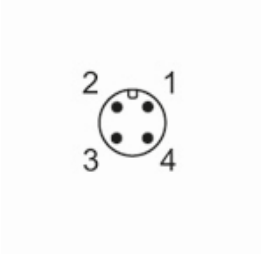



Verbindungskabel

VDOGH040MSS00,3A04STGH040MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, orange; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

