




## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS07,5F03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

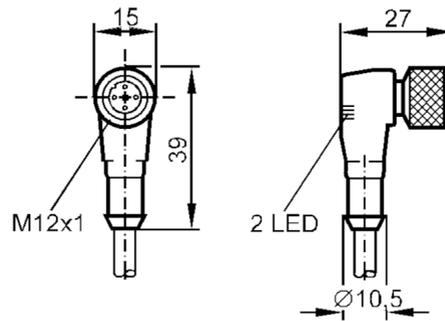

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

### Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 27 x 15 x 39

Werkstoffe TPU transparent

Werkstoff Griffkörper TPU, transparent

Werkstoff Überwurfmutter Messing, antihafbeschichtet

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E10486



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS07,5F03

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 7,5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm)

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, antihafbeschichtet



### Anschluss

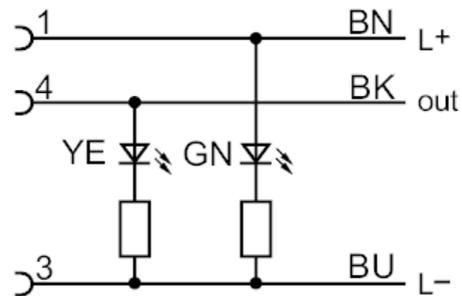

Adernfarben :  
BN = braun  
BK = schwarz  
BU = blau