



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF032MSS0003A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Schutzklasse		III

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	17 x 10 x 26
Werkstoffe		TPU transparent
Werkstoff Griffkörper		TPU, transparent
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E10489



Anschlusskabel mit Buchse

 
ADOAF032MSS0003A03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 3 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

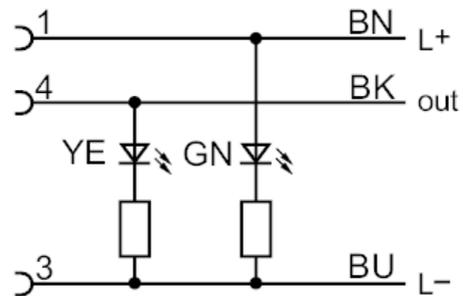

Adernfarben :
BN = braun
BK = schwarz
BU = blau