


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH032ZDS0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

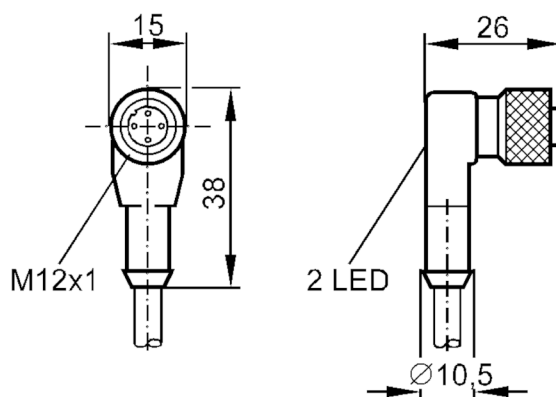

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	26 x 15 x 38
-------------	------	--------------

Werkstoffe	PUR
------------	-----

Werkstoff Griffkörper	PUR
-----------------------	-----

Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss
--------------------------	---------------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH032ZDS0005A03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss



Anschluss

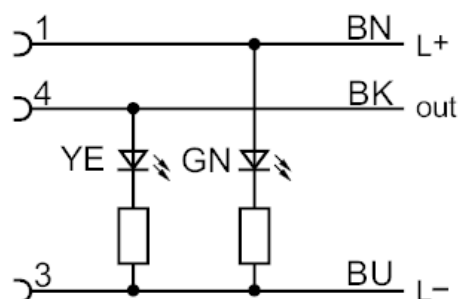

BN =	Adernfarben :
BK =	braun
BU =	schwarz
	blau