




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040ZDS0002A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC001
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

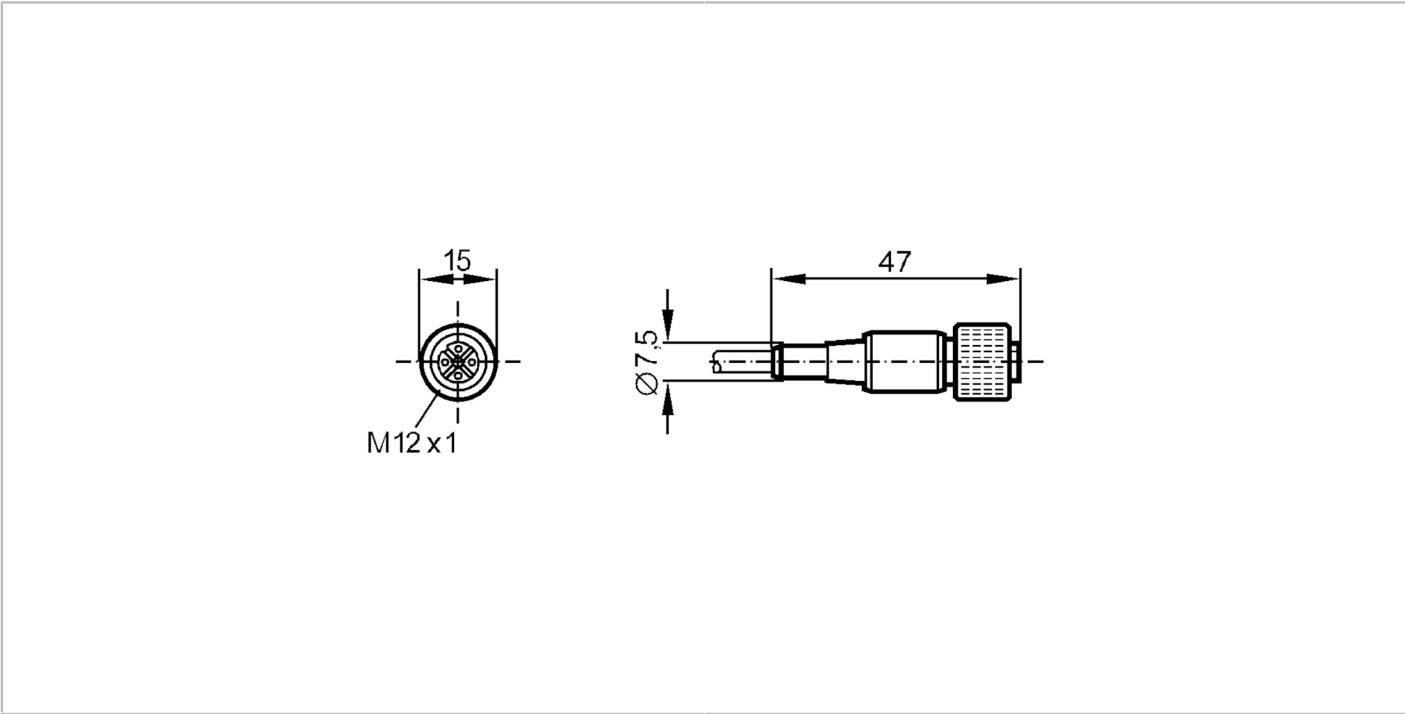

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 47
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10498



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040ZDS0002A03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt



Anschluss

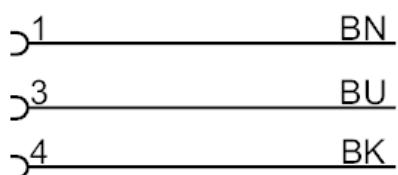

BN = Adernfarben :
BK = braun
BU = schwarz
blau