


## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

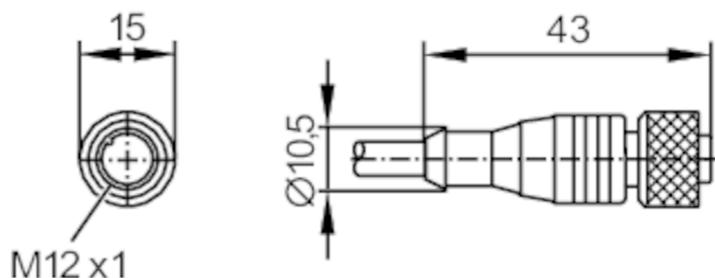

## Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

## Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 43
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

## Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

## Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



# E10522



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0005A03

### Anschluss



BN =           Adernfarben :  
BK =           braun  
BU =           schwarz  
                  blau