




Verbindungskabel

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

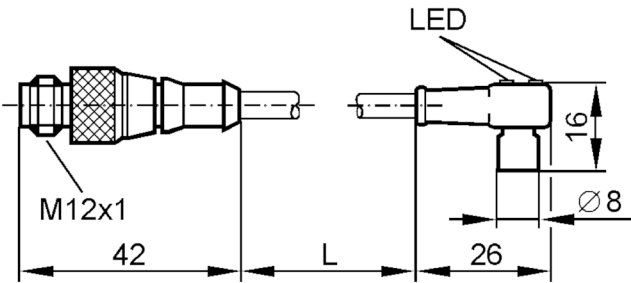

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Schutzklasse		III
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Verbindungskabel

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss

 
Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt





Verbindungskabel

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

Anschluss

