


Verbindungskabel

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

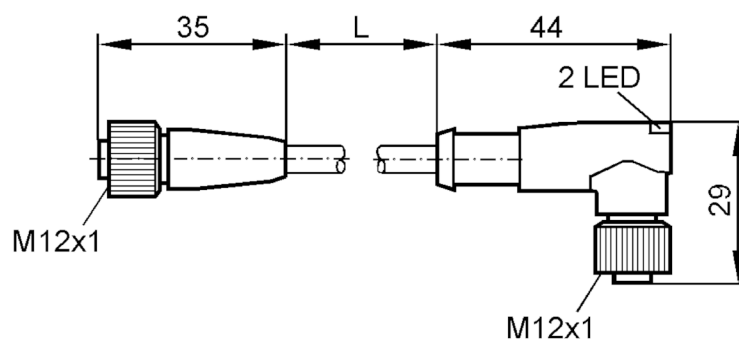

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...70
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Werkstoffe	PA 6.6
Werkstoff Griffkörper	PA 6.6
Werkstoff Überwurfmutter	Aluminium, schwarz eloxiert

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Verbindungskabel

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: Aluminium, schwarz eloxiert



Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, orange; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm²

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: Aluminium, schwarz eloxiert

