




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH050MSS0005A05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC074
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

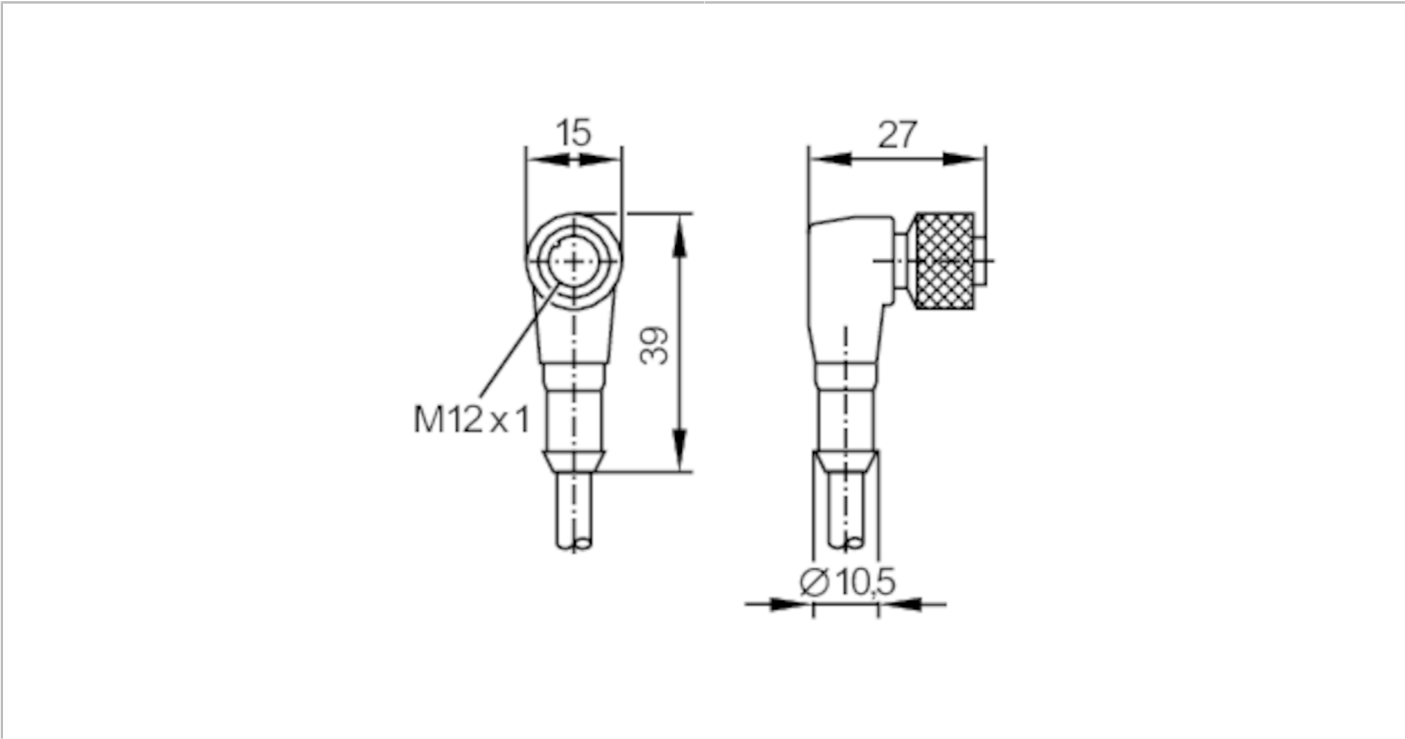

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10589



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH050MSS0005A05

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BN =	Adernfarben :
BK =	braun
BU =	schwarz
WH =	blau
	weiß