

# E10600




## Verbindungskabel

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11325

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

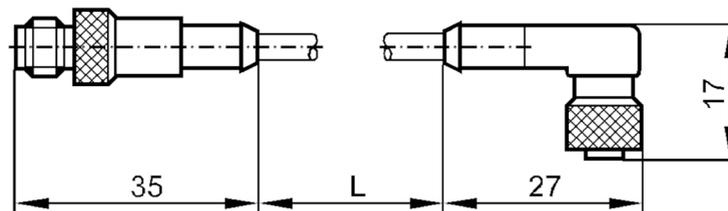

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Schutzklasse		III

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68

### Mechanische Daten

 
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt



# E10600




## Verbindungskabel

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Anschluss

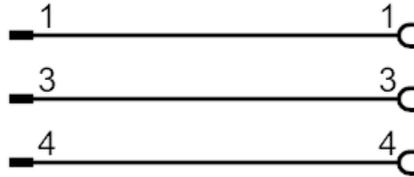

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt

