


## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042VAS0020E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

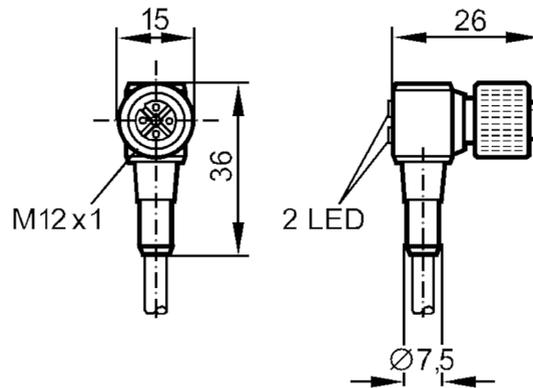

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

### Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter 1.4305 (Edelstahl / 303)

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)




# E10611



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042VAS0020E03

### Anschluss

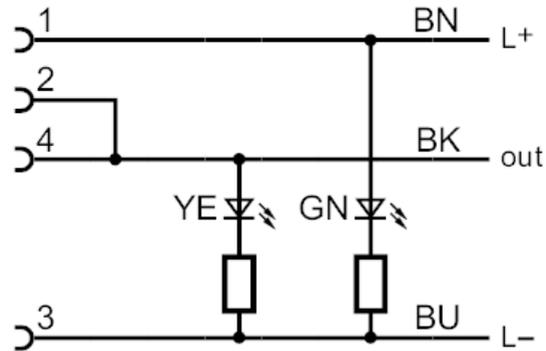

BK =	Aderfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
	blau