

E10613




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042ZDS0002A04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC007

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

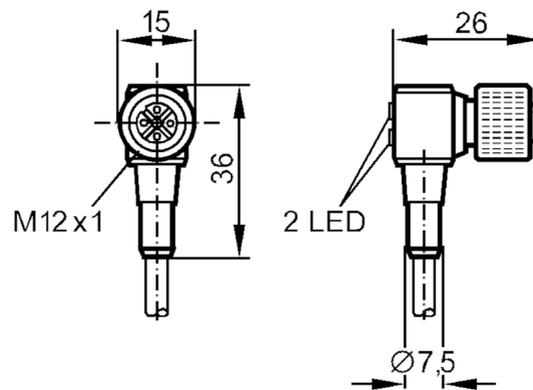

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 36 x 15 x 26

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10613



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042ZDS0002A04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PVC, schwarz, \varnothing 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x \varnothing 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt



Anschluss

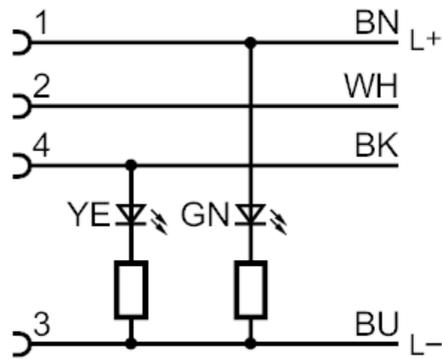

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß