


Verbindungskabel

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

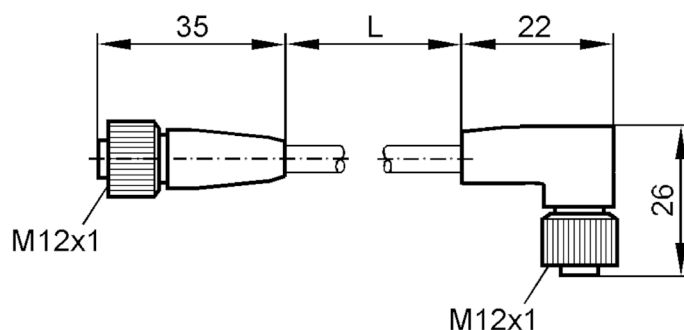

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...70
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Werkstoffe	PA 6.6
------------	--------

Werkstoff Griffkörper	PA 6.6
-----------------------	--------

Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt
--------------------------	---------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt



E10631



Verbindungskabel

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt

