


Verbindungskabel

VDOAF032MSS0001A03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

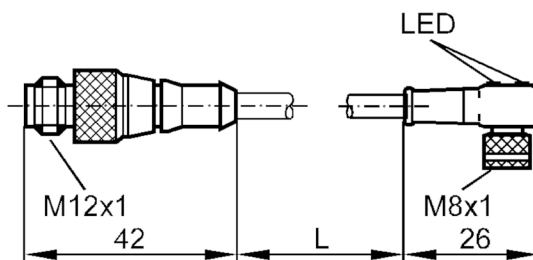

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
----------------------	------------

Schutzklasse	III
--------------	-----

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
--------------------------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Werkstoffe	PUR
------------	-----

Werkstoff Griffkörper	PUR
-----------------------	-----

Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
--------------------------	---------------------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt




Verbindungskabel

VDOAF032MSS0001A03STGH030MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

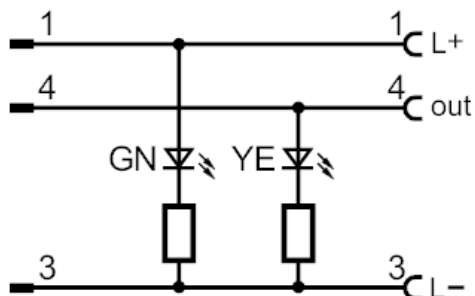

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

