


E10669



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

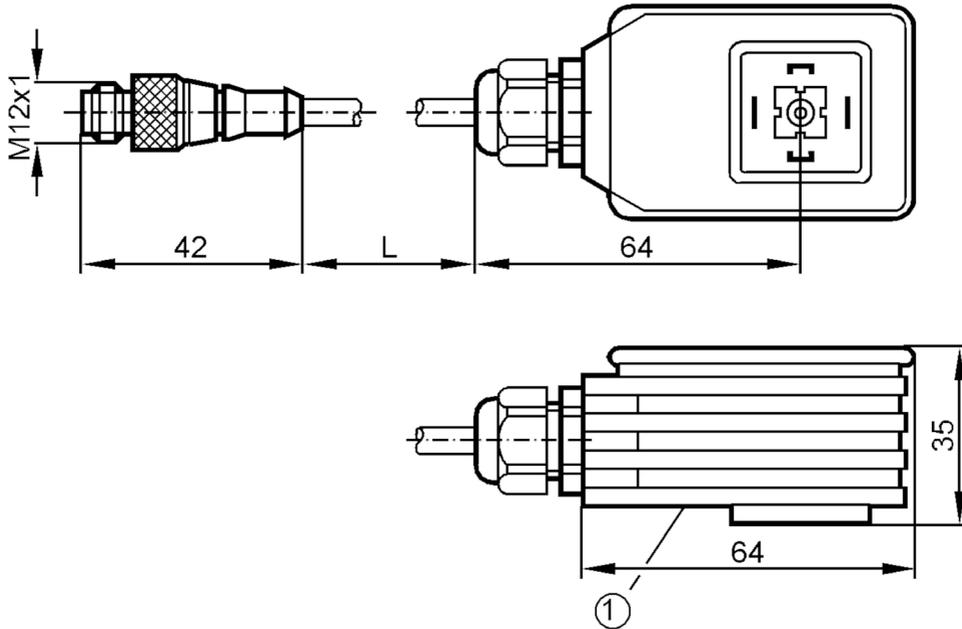

1 schwarz

Einsatzbereich

Ausführung mit Verstärker

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 12...40 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 65

Mechanische Daten

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



E10669




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Anschluss

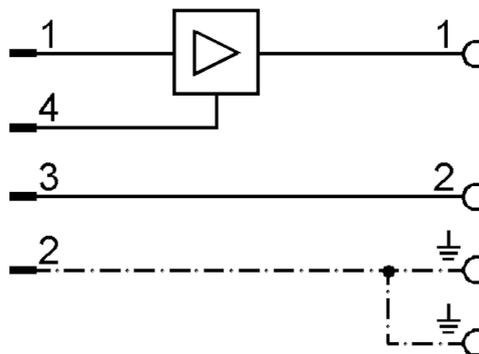

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

