




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

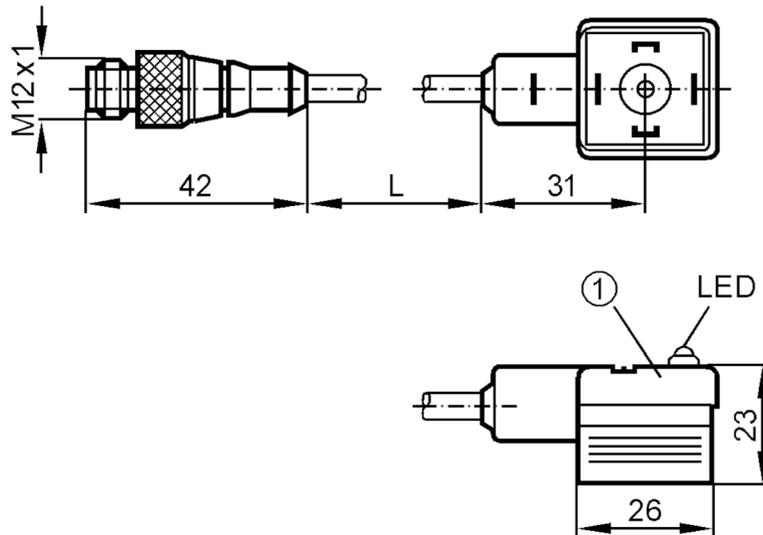

1 grau

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 24 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 65

Mechanische Daten

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 1 x LED, gelb

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt






Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Anschluss

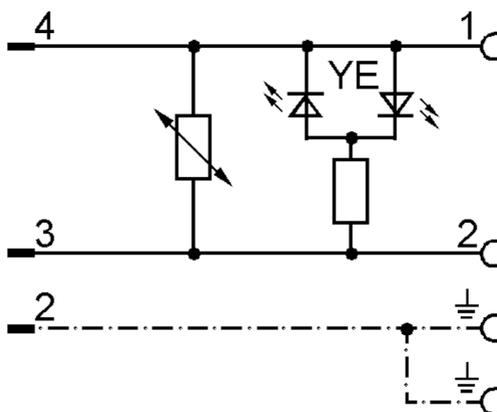

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

