


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH050MSS0005B05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC074

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

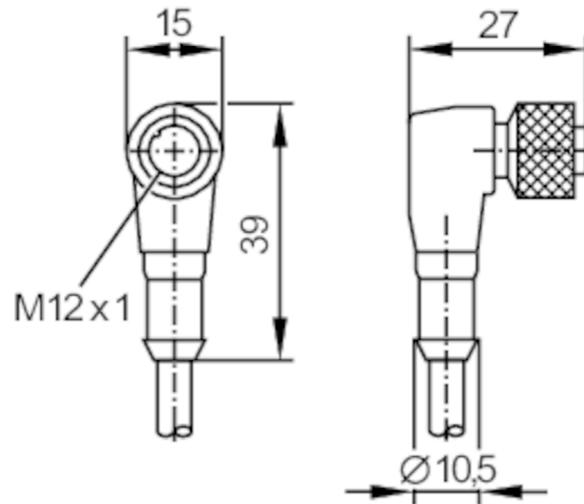

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------	-----	-------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Schutzart		IP 67
-----------	--	-------

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
-------------	------	--------------

Werkstoffe		TPU
------------	--	-----

Werkstoff Griffkörper		TPU
-----------------------	--	-----

Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
--------------------------	--	---------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E10699



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH050MSS0005B05

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, schwarz; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

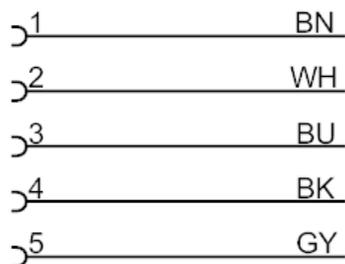

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß