




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH050VAS0010E05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

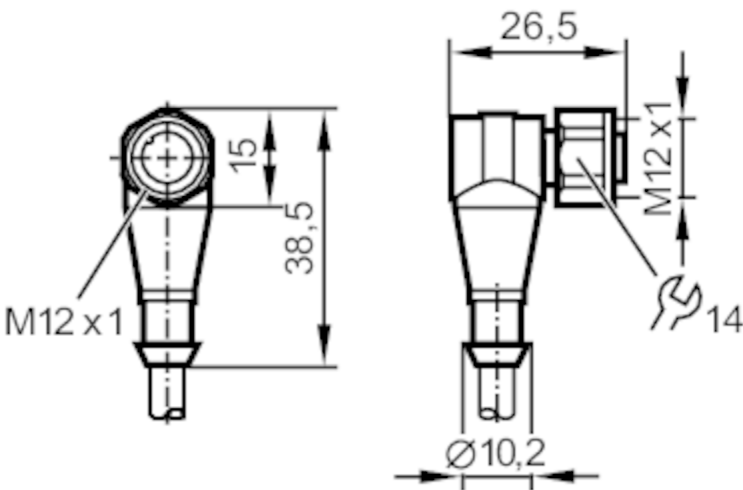

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Werkstoffe		PVC
Werkstoff Griffkörper		PVC
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10705



Anschlusskabel mit Buchse


ADOAH050VAS0010E05

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

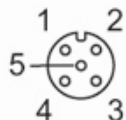

Anschluss

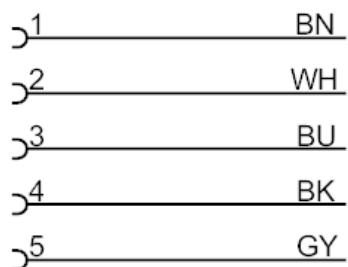

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß