




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF030ZDS0010A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

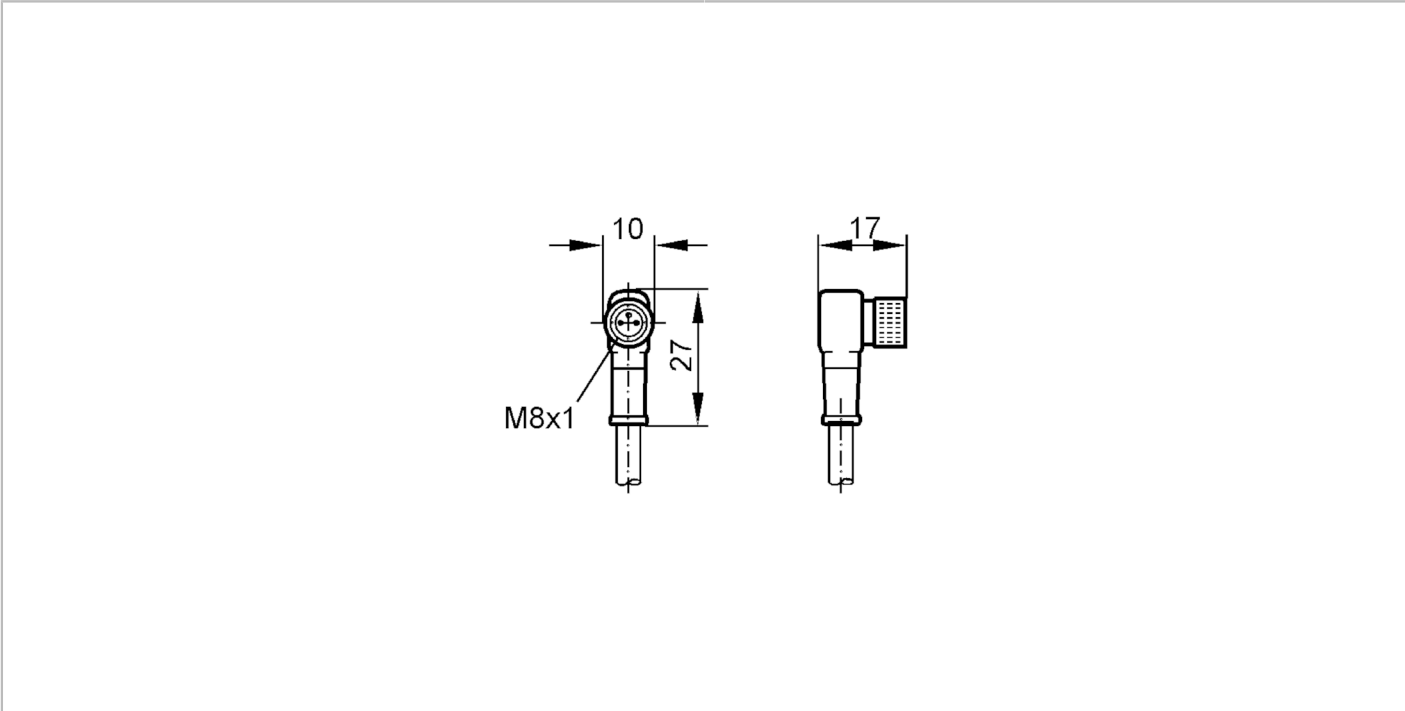

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Schutzklasse		III


Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	17 x 10 x 27
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss

Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss		
Kabel: 10 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)		

Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss		

 


E10714



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF030ZDS0010A03

Anschluss

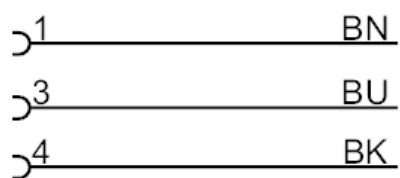

BN =	Adernfarben :	braun
BK =		schwarz
BU =		blau