




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042VAS0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC008

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

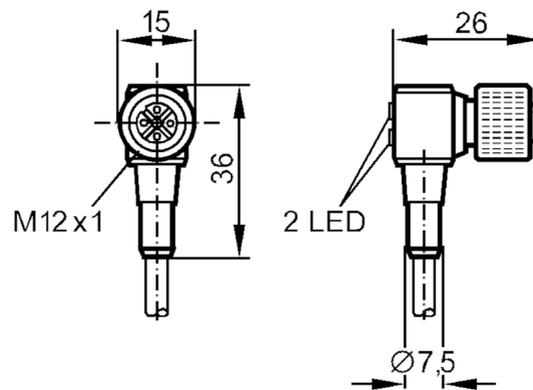

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 36 x 15 x 26

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter 1.4305 (Edelstahl / 303)

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10721



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042VAS0005A03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



Anschluss

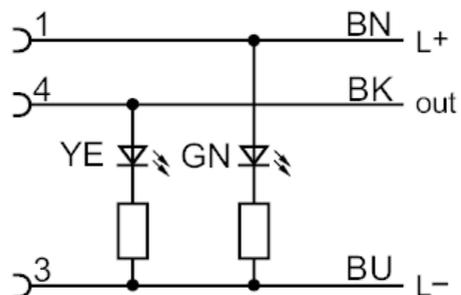

BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
	blau