

# E10774




## Konfektionierbare Buchse

SDOAH040PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11509 oder E11658

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

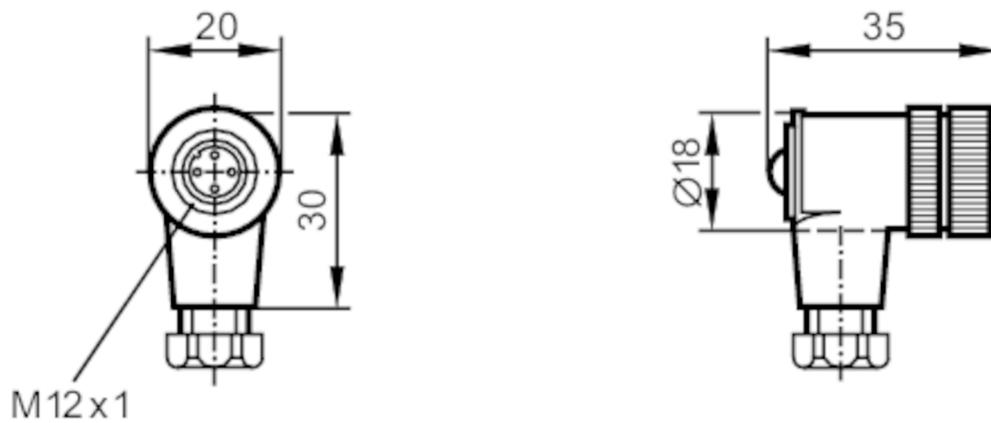

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 125 AC / < 150 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...85

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 35 x 20 x 30

Werkstoffe PBT

Werkstoff Griffkörper PBT

Werkstoff Überwurfmutter PA

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E10774



## Konfektionierbare Buchse

SDOAH040PLSFKPG

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PBT; Arretierung: PA



### Anschluss

