


Verbindungskabel

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

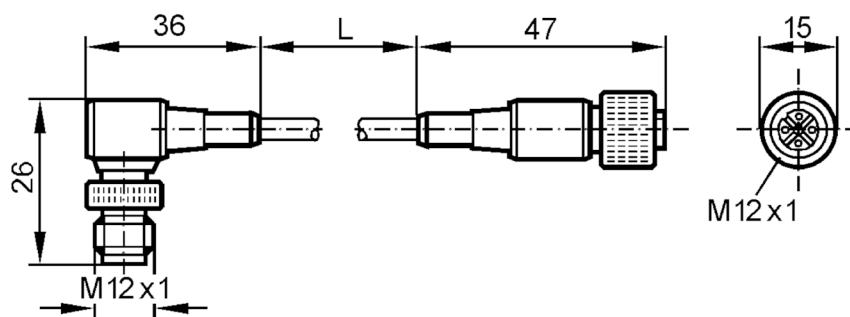

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Werkstoffe	PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	ZnAl / Ni

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: ZnAl / Ni



E10780



Verbindungskabel

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 7 m, PUR / PVC, schwarz; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: ZnAl / Ni

