


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040VAS0025E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVT006

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

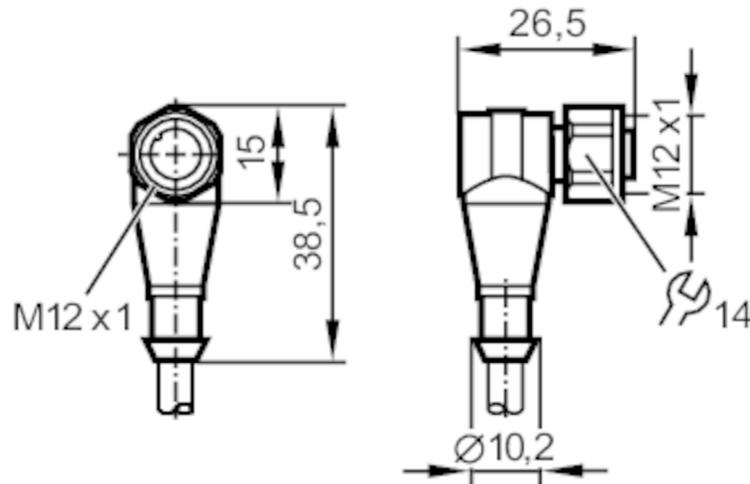

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100
Schutzart		IP 68; IP 69K

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Werkstoffe		PVC
Werkstoff Griffkörper		PVC
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E10800



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040VAS0025E04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 25 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Anschluss

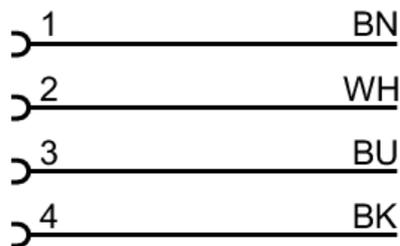

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß