


E10826



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

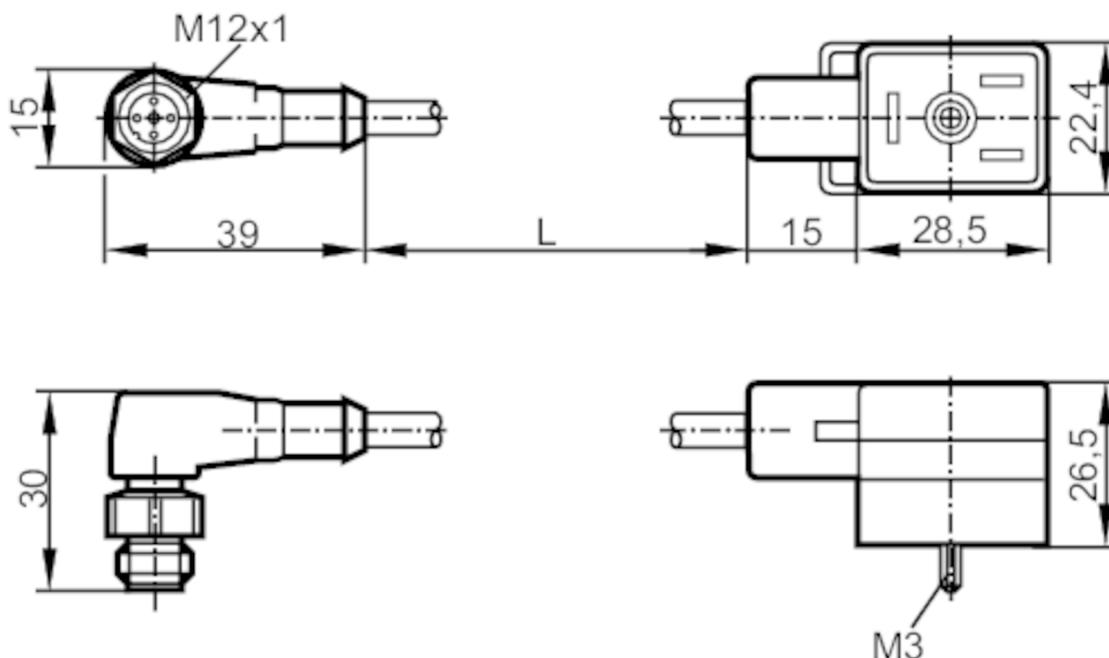

Einsatzbereich

Applikation NAMUR

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 15 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 30 x 39

Werkstoffe TPU; PUR

Werkstoff Griffkörper TPU / PUR

Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)

Zubehör

Lieferumfang Schraube
Beschriftungsfeld

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10826




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU / PUR; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

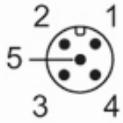

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PVC, blau, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

 Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B Industriestandard, abgewinkelt; Griffkörper: TPU / PUR; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

